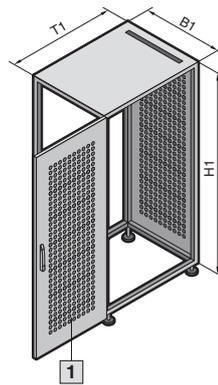


Basis Rittal TS 8, vormontiert



Konstruktionsmerkmale

- Verschweißtes Rahmengerüst
- Front- und Rücktür vollflächig belüftet; freie belüftete Fläche im Lochblechanteil > 78 %
- 4-Punkt-Verriegelung, 2-Punkt-Verriegelung bei Mehrtüren und H = 1200 mm
- Türanschlag wechselbar, ohne mechanische Bearbeitung
- Kabeleinführung über Dach und Boden
- Anreihbar in allen Ebenen
- Statisch belastbar bis 1000 kg

Material:
Stahlblech

Oberfläche:
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert

in RAL 7035 bzw. RAL 9005
Profilschienen und System-Chassis:
verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:
Schrankgerüst TS 8 mit Stahlblechtüren vorne und hinten, belüftet, mit 130° Scharnieren, L-förmige, tiefenvariabel montierte Profilschienen bzw. 19"-Montagerahmen, Nivellierfüße,

Komfortgriff mit Sicherheits-schließung und 4-Punkt-Ver-schluss.

Detailzeichnung,
finden Sie im Internet.

1 Optimierter Air-flow


Anzahl der Front- und Rücktüren		1	1	1	1	1	1	1	1
HE		24	24	42	42	42	47	47	47
Breite (B1) mm²		600	600	600	600	600	600	600	600
Höhe (H1) mm²		1200	1200	2000	2000	2000	2200	2200	2200
Tiefe (T1) mm²		900	1000	900	1000	1200	900	1000	1200
Best.-Nr. DK als Anreihschrank ohne Seitenwände, ohne Anreihersatz	RAL 7035	7831.431	7831.433³⁾	7831.436	7831.438	7831.481	7831.440	7831.442	7831.483
	RAL 9005	7831.432³⁾	7831.434³⁾	7831.437	7831.439	7831.482	7831.441	7831.443	7831.484³⁾
Best.-Nr. DK mit Seitenwänden, steckbar	RAL 7035	-	-	-	-	7831.491	-	-	7831.493
	RAL 9005	-	-	-	-	7831.492	-	-	7831.494³⁾
Türen									
Stahlblechtüren belüftet, vorne und hinten ¹⁾		■	■	■	■	■	■	■	■
Dach									
Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt		■	■	■	■	■	■	■	■
Boden									
Nivellierfüße		■	■	■	■	■	■	■	■
Offener Boden, ohne Bodenrahmen		■	■	■	■	■	■	■	■
Innenausbau									
482,6 mm (19")-Ebenen, vorne und hinten		■	■	■	■	■	■	■	■
L-förmige Profilschienen		■	■	■	■	■	■	■	■
Profilschienen an Tiefenstreben		■	■	■	■	■	■	■	■
482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten		-	-	-	-	-	-	-	-
Flachteileerdung montiert		■	■	■	■	■	■	■	■
Einzelfächer, geschottet/getrennte Kabelführung je Fach		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Zubehör									
Seitenwände steckbar, mit Knebelverschluss, IP 20	RAL 7035	7824.129	7824.120	7824.209	7824.200	■ (nur 7831.491)	7824.229	7824.220	■ (nur 7831.493)
	RAL 9005	7816.129	7816.120	7816.209	7816.200	■ (nur 7831.492)	7816.229	7816.220	■ (nur 7831.494)
Sicherheitsschließung für Seitenwände		7824.500	7824.500	7824.500	7824.500	7824.500	7824.500	7824.500	7824.500
Bodenbefestigungswinkel		8800.210	8800.210	8800.210	8800.210	8800.210	8800.210	8800.210	8800.210
Tiefenvariable Gleitschiene, 1 HE		7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883
Kippschutz, ausziehbar		7825.200	7825.250	7825.200	7825.250	7825.260	7825.200	7825.250	7825.260

■ Im Lieferumfang enthalten. ¹⁾ Freie Fläche im Lochblechanteil > 78 %. ²⁾ Alle Maßangaben sind Nennmaße. Absolutmaße siehe Detailzeichnung im Internet. ³⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

Zubehör Seite 890 **Liquid Cooling** Seite 726 **Anreihetechnik** Seite 926

Server-Racks

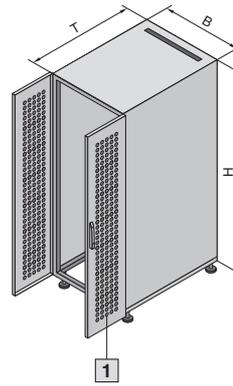Basis Rittal TS 8, vormontiert



Konstruktionsmerkmale:

- Verschweißtes Rahmengestell
- Front- und Rücktür vollflächig belüftet; 180°; freie belüftete Fläche im Lochblechanteil > 78 %
- 4-Punkt-Verriegelung
- Türanschlag wechselbar, ohne mechanische Bearbeitung
- Kabeleinführung über Dach und Boden
- Anreihbar in allen Ebenen
- Statisch belastbar bis 1000 kg

Material:

Stahlblech

Oberfläche:

Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverbeschichtet RAL 7035 bzw. RAL 9005
Montagerahmen: verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:

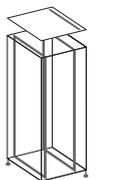
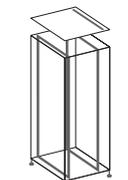
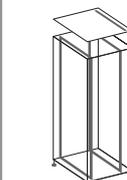
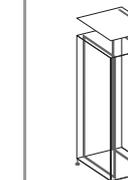
Schrankgerüst TS 8 mit Stahlblechtüren, vertikal geteilt, belüftet vorne und hinten, tiefenvariabler 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten, Nivellierfüße, Komfortgriff mit Sicherheitsschließung und 4-Punkt-Verschluss.

Ausgestattet mit der Standard-schließung 3524 E. Flachteile-erdung bereits vormontiert. Dachblech zweigeteilt, mit Schieblech und Gummiklemmprofil zur Kabeleinführung. Ohne bzw. mit Seitenwänden in den Farben RAL 7035 und RAL 9005.

Detailzeichnung,

finden Sie im Internet


- 1** Optimierter Air-flow. Freie Fläche im Lochblechanteil > 78 %.

				
Anzahl der Front- und Rücktüren	2 (vertikal geteilt)	2 (vertikal geteilt)	2 (vertikal geteilt)	2 (vertikal geteilt)
HE	42	42	42	42
Breite (B) mm	800	800	800	800
Höhe (H) mm	2000	2000	2000	2000
Tiefe (T) mm	1200	1200	1200	1200
Best.-Nr. DK	7831.489	7831.499	7831.580²⁾	7831.590²⁾
RAL-Farbe	7035	7035	9005	9005
Türen				
Stahlblechtüren belüftet, vorne und hinten ¹⁾	■	■	■	■
Seitenwände, steckbar mit Knebelverschluss	-	■	-	■
Dach				
Dachblech, zweigeteilt mit Gummiklemmprofil zur Kabeleinführung	■	■	■	■
Boden				
Offener Boden ohne Bodenrahmen	■	■	■	■
Nivellierfüße	■	■	■	■
Innenausbau				
482,6 mm (19")-Ebene, vorne und hinten	■	■	■	■
482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten	■	■	■	■
Belastbarkeit 1000 kg	■	■	■	■
Flachteileerdung montiert	■	■	■	■
Zubehör				
Sicherheitsschließung für Seitenwände	7824.500	7824.500	8601.802	7824.500
Sockelelemente, vorne und hinten, geschlossen	8601.805	8601.805	8601.802	8601.802
Sockelblenden	8601.025	8601.025	8601.026	8601.026
Bodenbefestigungswinkel	8800.210	8800.210	8800.210	8800.210
Kippschutz, ausziehbar	7825.260	7825.260	7825.260	7825.260

■ Im Lieferumfang enthalten. ¹⁾ Freie Fläche im Lochblechanteil > 78 %. ²⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

Zubehör Seite 890 **Liquid Cooling** Seite 726 **Anreihetechnik** Seite 926

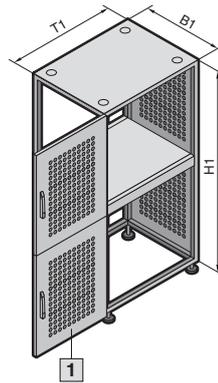Basis Rittal TS 8, vormontiert



Konstruktionsmerkmale

- Verschweißtes Rahmengestell
- Front- und Rücktür vollflächig belüftet; freie belüftete Fläche im Lochblechanteil > 78 %
- 4-Punkt-Verriegelung, 2-Punkt-Verriegelung bei Mehrtüren
- Türanschlag wechselbar, ohne mechanische Bearbeitung
- Kabeleinführung über Dach und Boden
- Anreihbar in allen Ebenen
- Statisch belastbar bis 1000 kg

Detailzeichnung,

finden Sie im Internet.

1 Optimierter Air-flow

Material:
Stahlblech

Oberfläche:
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile:
tauchgrundiert, pulverlackiert
in RAL 7035 bzw. RAL 9005

Profilschienen und
System-Chassis:
verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:
Schrankgerüst TS 8 mit Stahl-
blechtüren vorne und hinten,
belüftet, mit 130° Scharnieren,

L-förmige, tiefenvariabel mon-
tierte Profilschienen bzw. 19"-
Montagerahmen, Nivellierfüße,
Komfortgriff mit Sicherheits-
schließung und 4-Punkt-Ver-
schluss.

Anzahl der Front- und Rücktüren		1	1	1	2	4
HE		42	42	47	2 x 21	4 x 10
Breite (B1) mm²⁾		800	800	800	600	600
Höhe (H1) mm²⁾		2000	2000	2200	2200	2200
Tiefe (T1) mm²⁾		1000	1200	1200	900	900
Best.-Nr. DK als Anreihschrank ohne Seitenwände, ohne Anreihsatz	RAL 7035	7831.446	7831.485	7831.487³⁾	7831.450	7831.460
	RAL 9005	–	7831.486³⁾	7831.488³⁾	7831.451³⁾	7831.461³⁾
Best.-Nr. DK mit Seitenwänden, steckbar	RAL 7035	–	7831.495³⁾	7831.497³⁾	–	–
	RAL 9005	–	7831.496³⁾	7831.498³⁾	–	–
Türen						
Stahlblechtüren belüftet, vorne und hinten ¹⁾		■	■	■	■	■
Dach						
Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt		■	■	■	–	–
Dachblech mit Kabeleinführungsöffnungen in den Ecken		–	–	–	■	■
Boden						
Nivellierfüße		■	■	■	–	–
Offener Boden, ohne Bodenrahmen		■	■	■	■	■
Innenausbau						
482,6 mm (19")-Ebenen, vorne und hinten		■	■	■	–	–
L-förmige Profilschienen		–	–	–	–	–
Profilschienen an Tiefenstreben		–	–	–	■	■
482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten		■	■	■	–	–
Flachteileerdung montiert		■	■	■	■	■
Einzelfächer, geschottet/getrennte Kabelführung je Fach		–/–	–/–	–/–	■/■	■/■
Zubehör						
Seitenwände steckbar, mit Knebelverschluss, IP 20	RAL 7035	7824.200	■ (nur 7831.495)	■ (nur 7831.497)	7824.229	7824.229
	RAL 9005	–	■ (nur 7831.496)	■ (nur 7831.498)	7816.229	7816.229
Sicherheitsschließung für Seitenwände		7824.500	7824.500	7824.500	7824.500	7824.500
Bodenbefestigungswinkel		8800.210	8100.235	8100.235	8800.210	8800.210
Tiefenvariable Gleitschiene, 1 HE		7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883
Kippschutz, ausziehbar		7825.250	7825.260	7825.260	7825.200	7825.200

■ Im Lieferumfang enthalten. ¹⁾ Freie Fläche im Lochblechanteil > 78 %. ²⁾ Alle Maßangaben sind Nennmaße. Absolutmaße siehe Detailzeichnung im Internet.
³⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

Zubehör Seite 890 **Liquid Cooling** Seite 726