

# Wandgehäuse EL, 3-teilig



**Systemausbau** Seite 507 **Steckdosenleisten** Seite 422 **Wandbefestigung** Seite 587 **Kabelschellen** Seite 666

Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.

**Material:**

- Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

**Oberfläche:**

- pulverbeschichtet

**Farbe:**

- Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
- Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)

**Schutzart IP nach IEC 60 529:**

- IP 55

**Lieferumfang:**


- Wandteil
  - Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen
  - Design-Sichttür
- Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.

**Approbationen:**

- UL
- cUL

**Technik im Detail:**

Finden Sie im Internet

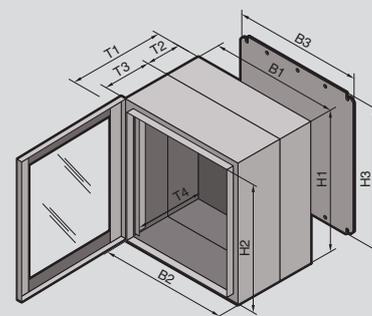

## mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau


Höheneinheiten HE	VE	3	3	6	6	9	9	12	Seite
<b>Breite (B1) mm</b>		600	600	600	600	600	600	600	
<b>Höhe (H1) mm</b>		212	212	345	345	478	478	612	
<b>Tiefe (T1) mm</b>		373	473	373	473	373	473	373	
Lichte Breite (B2) mm		502	502	502	502	502	502	502	
Lichte Höhe (H2) mm		149	149	282	282	415	415	549	
Tiefe des Wandteils (T2) mm		135	135	135	135	135	135	135	
Tiefe des Schwenkteils (T3) mm		216	316	216	316	216	316	216	
Max. Einbautiefe (T4) mm		320	420	320	420	320	420	320	
Montageplattenbreite (B3) mm		485	485	485	485	485	485	485	
Montageplattenhöhe (H3) mm		165	165	299	299	432	432	565	
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) kg		15	15	30	30	45	45	60	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>2243.605</b>	<b>2253.605</b>	<b>2246.605</b>	<b>2256.605</b>	<b>2249.605</b>	<b>2259.605</b>	<b>2252.605</b>	
<b>Produktspezifischer Lieferumfang</b>									
Wandteil: Flanschplatte, geschlossen, oben und unten		■	■	■	■	■	■	■	
Wandteil: Montageplatte beigelegt		■	■	■	■	■	■	■	
Schwenkteil mit 2 19"-Profilschienen		■	■	■	■	■	■	■	
Mini-Komfortgriff		■	■	■	■	■	■	■	
Sicherheitsschließung 3524 E		■	■	■	■	■	■	■	
<b>Zubehör</b>									
Flanschplatte mit Bürsteneinsatz	1 St.	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	657
Flanschplatte für metrische Verschraubungen	1 St.	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	656
Wandbefestigungshalter		s. Seite	587						
Kabelverschraubungen		ab Seite	658						
Geräteboden 2 HE, Festeinbau	1 St.	–	7119.250	–	7119.250	–	7119.250	–	631
Blindplatten, 482,6 mm (19")		–	–	s. Seite	692				
Verschluss-Systeme		ab Seite	560						

# Wandgehäuse EL, 3-teilig

mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau

Höheneinheiten HE	VE	12	15	15	21	21	Seite
Breite (B1) mm		600	600	600	600	600	
Höhe (H1) mm		612	746	746	1012	1012	
Tiefe (T1) mm		473	373	473	373	473	
Lichte Breite (B2) mm		502	502	502	502	502	
Lichte Höhe (H2) mm		549	683	683	949	949	
Tiefe des Wandteils (T2) mm		135	135	135	135	135	
Tiefe des Schwenkteils (T3) mm		316	216	316	216	316	
Max. Einbautiefe (T4) mm		420	320	420	320	420	
Montageplattenbreite (B3) mm		485	485	485	485	485	
Montageplattenhöhe (H3) mm		565	699	699	965	965	
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) kg		60	75	75	75	75	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>2262.605</b>	<b>2255.605</b>	<b>2265.605</b>	<b>2261.605</b>	<b>2271.605</b>	
<b>Produktspezifischer Lieferumfang</b>							
Wandteil: Flanschplatte, geschlossen, oben und unten		■	■	■	■	■	
Wandteil: Montageplatte beigelegt		■	■	■	■	■	
Schwenkteil mit 2 19"-Profilschienen		■	■	■	■	■	
Mini-Komfortgriff		■	■	■	-	-	
Sicherheitsschließung 3524 E		■	■	■	■	■	
Komfortgriff und 2-Punktverriegelung		-	-	-	■	■	
<b>Zubehör</b>							
Flanschplatte mit Bürsteneinatz	1 St.	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	657
Flanschplatte für metrische Verschraubungen	1 St.	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	656
Wandbefestigungshalter		s. Seite	587				
Kabelverschraubungen		ab Seite	658				
Geräteboden 2 HE, Festeinbau	1 St.	7119.250	-	7119.250	-	7119.250	631
Blindplatten, 482,6 mm (19")		s. Seite	692				
Verschluss-Systeme		ab Seite	560				

Systemausbau

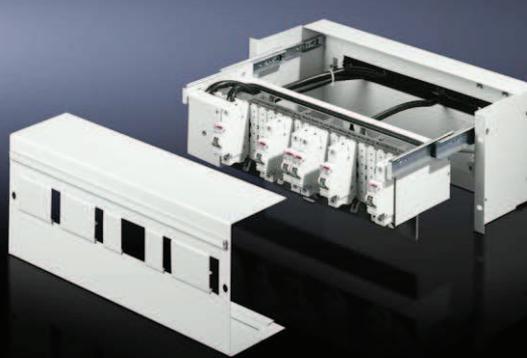

Energy-Box,  
482,6 mm (19")

Siehe Seite 425