

19"-Ausbautechnik

Spleißboxen



LWL-Spleißbox mit Teleskopauszug

abschließbar

Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Aufnahme eingebaut und als LWL-Endabschluss bzw. -verteiler eingesetzt werden. Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten und der Kabelabfangung wird durch Teleskopvollauszug ermöglicht. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten. Die an der Front angebrachte Sicherheitsschließung schützt vor unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden, zwei Zugentlastungsklemmen sowie die Kabelführungsclipse für den Faservorrat ergeben eine systemgerechte Lösung für jede LWL-Verkabelung.

HE	Max. Anzahl Spleißkassetten	VE	Best.-Nr.
1	2	1 St.	7170.535
2	4	1 St.	7470.535

Einbautiefe:

- 363 mm

Material:

- Stahlblech

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Spleißbox
- Kabelführungsclipse
- Sicherheitsverschluss
- Kassettenabdeckung
- Befestigungszubehör für Patch-Panel

Hinweis:

- Lieferung ohne Patch-Panel und Spleißkassetten



Patch-Panels

für LWL-Spleißbox, abschließbar

Für die Spleißboxen stehen mehrere Panels mit verschiedenen Ausbrüchen für den Einbau von Single oder Duplex LWL-Kupplungen zur Auswahl.


Material:

- Stahlblech

Farbe:

- RAL 7035

Für Kupplung	Anzahl der Einbauplätze	HE	VE	Best.-Nr.
ST	24	2	1 St.	7474.535
E-2000, SC, LC Single oder Duplex	20	1	1 St.	7178.535
	24	2	1 St.	7478.535
SC-Duplex, LC-Quad	12	1	1 St.	7169.535
	24	2	1 St.	7469.535

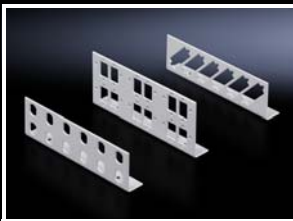

Patch-Panels

für LWL-Kleinverteiler

Für den individuellen Ausbau der LWL-Kleinverteiler stehen verschiedene Patch-Panels unterschiedlichen Steckertyps zur Verfügung.

Material:

- Stahlblech

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Patch-Panel inkl. Befestigungsmaterial, ohne Kupplungen

Für Kupplung	Einbauplätze pro Patch-Panel	Einbauplätze pro Gehäuse	VE	Best.-Nr.
ST	12	24	2 St.	7462.000
SC-, E-2000, E-2000-Duplex	12/6	24/12	2 St.	7463.100
SC-Duplex	6	12	2 St.	7463.200