

19"-Ausbautechnik

Zölliger Ausbau



Adapter, metrisch auf zöllig, 21"/19"

Zöllige Baugruppen können mit diesem Adapter an metrischen Profilschienen (535 mm) befestigt bzw. Mischsysteme aufgebaut werden.

Material:

– Aluminium-Strangpressprofil

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

SU	HE	VE	Best.-Nr.
2	1	2 St.	7246.010
6	3	2 St.	7246.030
11	6	2 St.	7246.060



Schublade, 2 HE, 3 HE

für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskop-schienen für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien. Die kleine Ausführung der 2 HE-Variante eignet sich auch zur Montage innerhalb eines Schwenkrahmens.

Material:


– Stahlblech

Lieferumfang:

– Schublade komplett montiert, inkl. Sicherheits-schließung 12321



Höhe	Lichte Innenmaße		Einbautiefe mm	Farbe		VE	Best.-Nr.
	Breite mm	Tiefe mm		RAL 7035	RAL 9005		
2 HE	411	244	250	■	–	1 St.	7282.135
2 HE	411	419	427	■	–	1 St.	7282.035
2 HE	411	419	427	–	■	1 St.	5502.305
3 HE	411	419	427	■	–	1 St.	7283.035
3 HE	411	419	427	–	■	1 St.	5502.325

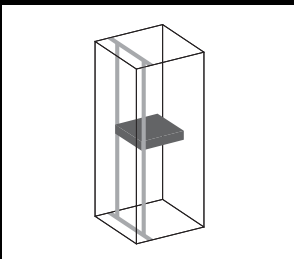

Kleingerätebox, 4 HE, geschottet

für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Zur Aufnahme von Kleingeräten und anderem Zubehör innerhalb einer geschotteten 19"-Installations-ebene. Die Kleingerätebox enthält einen verstellbaren Aufnahmeboden, mit dem die Box zusätzlich unterteilt werden kann.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Lackiert

Farbe:

– RAL 9005

Belastbarkeit:

– 200 N Flächenlast, statisch

Lieferumfang:

– Kleingerätebox mit Bürstenleiste
– 1 Einlegeboden



Auflage Breite mm	Auflage Tiefe mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
405	300	427	170	400	1 St.	5501.900