


Server-Racks

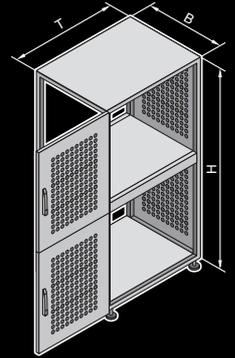

Konstruktionsmerkmale

- Verschweißtes Rahmengestell
- Front- und Rücktür vollflächig belüftet; freie belüftete Fläche im Lochblechanteil > 78 %
- 2-Punkt-Verriegelung
- Türanschlag wechselbar, ohne mechanische Bearbeitung
- Kabeleinführung über Boden und Dach (optional)
- Anreihbar in allen Ebenen
- Statisch belastbar bis 1000 kg

Material:

Stahlblech

Oberfläche:

Schrankgerüst: tauchgrundiert Flachteile:
tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035
Profilschienen und System-Chassis: verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:

Schrankgerüst TS 8 mit Stahlblechtüren vorne und hinten, belüftet, mit 180° Scharnieren, L-förmige, tiefenvariabel montierte Profilschienen, Nivellierfüße, Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheits-schließung 3524 E und 2-Punkt-Verschluss.

Detailzeichnung,

finden Sie im Internet.

Foto zeigt ein Ausbaubeispiel, entspricht nicht der Lieferform.

Basis Rittal TS 8, vormontiert

Anzahl der Front- und Rücktüren		2	4
HE		2 x 21	4 x 10
Breite (B) mm		600	600
Höhe (H) mm		2200	2200
Tiefe (T) mm		1000	1000
Best.-Nr. DK als Anreihschrank ohne Seitenwände, ohne Anreihsatz	RAL 7035	7831.453¹⁾	7831.463¹⁾
Türen			
Stahlblechtüren belüftet, vorne und hinten		■	■
Dach			
Dachblech geschlossen		■	■
Dachblech zur seitlichen Kabeleinführung		7526.607	7526.607
Boden			
Nivellierfüße		■	■
Innenausbau			
482,6 mm (19")-Ebenen, vorne und hinten		■	■
L-förmige Profilschienen		■	■
Profilschienen an Tiefenstreben		■	■
Flachteileerdung montiert		■	■
Einzelächer, geschottet/getrennte Kabelführung je Fach		■/■	■/■
Zubehör			
Seitenwände abnehmbar, mit Knebelverschluss, IP 20	RAL 7035	7824.220	7824.220
Sicherheitsschließung 3524 E für Seitenwände		7824.500	7824.500
Bodenbefestigungswinkel		8800.210	8800.210
Tiefenvariable Gleitschiene, 1 HE		7063.883	7063.883
Kippschutz, ausziehbar		7825.250	7825.250

■ Im Lieferumfang enthalten.

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.