



Transportrollen für TE


Zum einfachen Transport zwischen wechselnden Einsatzorten. Die Rollen lassen sich statt der Nivellierfüße in den Eckbereichen des Bodenrahmens verschrauben.
Bodenfreiheit: 58 mm,
Befestigungsgewinde M10 x 20

Zulässige statische Gesamtlast:
300 kg pro Schrank

VE	Best.-Nr. TE
1 Satz	7000.672

Lieferumfang:

1 Satz = 4 Transportrollen
inkl. Befestigungsmaterial.

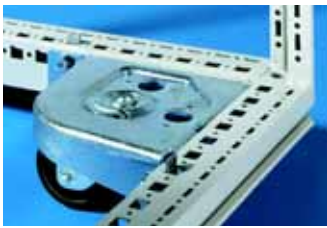

Transport-Kit für DK-TS

Für den bequemen Transport der ausgebauten Netzwerkschränke zum endgültigen Aufstellungs-ort bzw. als mobiles Rack. Bodenfreiheit ca. 40 mm.



Zulässige statische Gesamtlast:
750 kg pro Schrank

Lieferumfang:
1 Satz =
4 Rollen (2 lenkbar) inkl. Befestigungsmaterial.

VE	Best.-Nr. DK
1 Satz	7825.900

Hinweis:

Nur für Schränke ohne Bodenbleche und Bodenblechrahmen.
Bei 800 mm breiten Schränken mit 19"-Montage-rahmen sind spezielle Einbaumaße zu beachten (siehe Zeichnung).

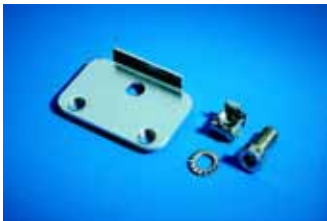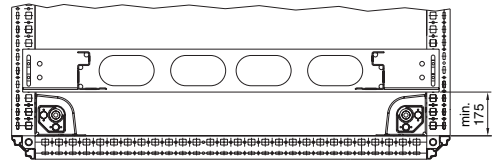

Sockel-Adapter für Nivellierfüße

Verbindungselement zum Befestigen von M12 Nivellierfüßen PS 4612.000 am TS Sockel.

Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert

VE	Best.-Nr. TS
4 St.	8800.220

! Zusätzlich wird benötigt:

Nivellierfüße, PS 4612.000,
siehe Seite 906.



Sockel-Adapter für Doppel-Lenkrollen

Verbindungselement zur Montage der Doppel-Lenkrollen am TS Sockel.

Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert

VE	Best.-Nr. TS
4 St.	8800.290

! Zusätzlich wird benötigt:

Sockel-Blenden, seitlich,
siehe Seite 893,
immer dort, wo eine Doppel-Lenkrolle montiert wird.