



### Breitenunterteilung

Teilt 1200 mm breite TS Schränke in zwei Hälften.

**Material:**

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

**Lieferumfang:**

1 Satz =  
1 Winkel für rechts/links,  
2 Ausgleichplatten für oben,  
Befestigungszubehör.

VE	<b>Best.-Nr. TS</b>
1 Satz	<b>8800.200</b>

**! Zusätzlich wird benötigt:**

Je nach Einbausituation:  
TS Montageschiene 18 x 38 mm,  
siehe Seite 996.  
PS Montage-Chassis 23 x 73 mm,  
siehe Seite 998.



**1. Einbausituation:  
Zwei Montageplatten nebeneinander.**

Zwei Montageplatten (von 600 mm breiten Schränken) in einem 1200 mm breiten Schrank ermöglichen eine unabhängige Platzierung und ein leichtes Handling.

**! Zusätzlich wird benötigt:**

Entsprechend der Schranktiefe:  
4 Stück TS Montageschienen 18 x 38 mm unten,  
siehe Seite 996,  
1 Stück PS Montage-Chassis 23 x 73 mm oben,  
siehe Seite 998.




**2. Einbausituation:  
System-Tragschienen, links montiert.**

Während schwere Einbauten auf den System-Tragschienen ruhen, ist der verbleibende Bodenraum, z. B. für eine ungehinderte Kabeleinführung frei.

**! Zusätzlich wird benötigt:**

2 System-Tragschienen PS 4361.000,  
siehe Seite 1000.  
1 Stück TS Montageschiene 18 x 38 mm  
entsprechend der Schranktiefe  
(im Lieferumfang des Standardschranks  
enthalten).

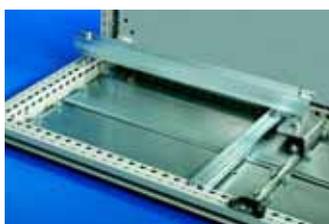

**3. Einbausituation:  
Kabelabfangschiene, links montiert.**

Bei 1200 mm breiten Schränken ermöglicht die Breitenunterteilung, die Kabeleinführung und Kabelabfangung links und rechts im Schrank unterschiedlich zu gestalten.

**! Zusätzlich wird benötigt:**

1 Stück Kabelabfangschiene PS 4191.000,  
siehe Seite 1061.  
1 Stück TS Montageschiene 18 x 38 mm  
entsprechend der Schranktiefe  
(im Lieferumfang des Standardschranks  
enthalten).



### Bodenbefestigungswinkel

für TS, ES, AP Universalpult, FR(i)

Zur Verankerung des Schrankes, insbesondere dann, wenn die am Rahmengerüst oder in der Bodenwanne vorhandenen Bohrungen aufgrund von Einbauten nicht genutzt werden können oder der Unterbau die Nutzung nicht zulässt.

**Material:**

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

VE	<b>Best.-Nr. TS</b>
4 St.	<b>8800.210</b>

**Hinweis:**

Zur Montage sind zusätzliche Bohrungen im Boden erforderlich.

