

Bodenblech

für CM, TP

Der Anwendung entsprechend die passenden Bodenbleche auswählen. Die nachfolgenden Beispiele zeigen, wie individuell die Kabeleinführung gestaltet werden kann. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

Material:

Stahlblech, verzinkt

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 bei sachgerechter Montage.

Lieferumfang:


1 St. inkl. Befestigungsmaterial.

Hinweis:

Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden.

Ausführung	Für Schrank-/Pultbreite mm				
	600	800	1000	1200	1600
	Best.-Nr. CM				
1	5001.210	5001.211	5001.212	5001.213	5001.233
2	5001.214	5001.215	5001.216	5001.217	5001.234
3	5001.218	5001.219	5001.220	5001.221	5001.235
4	5001.222	5001.223	5001.224	5001.225	5001.236

Kombinationsmöglichkeiten:

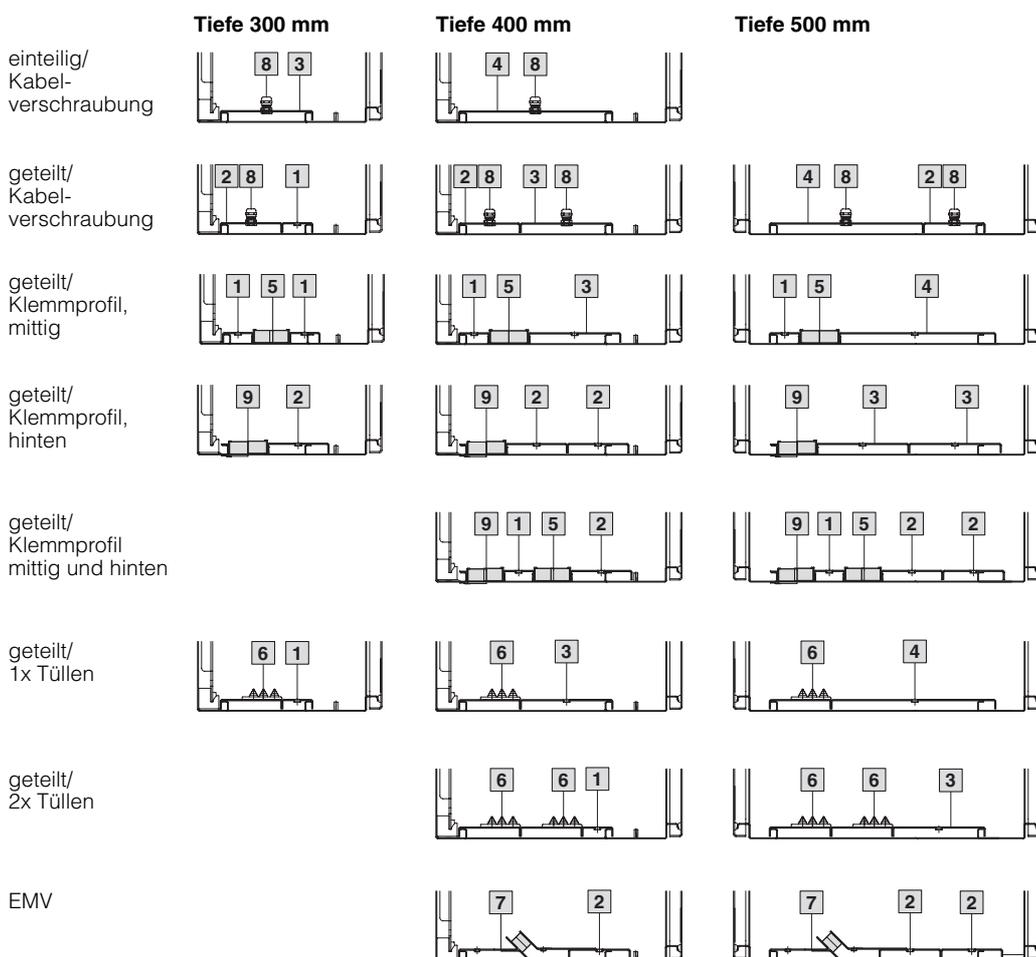


Legende:

- 1** Bodenblech, Tiefe 50 mm
- 2** Bodenblech, Tiefe 100 mm
- 3** Bodenblech, Tiefe 150 mm
- 4** Bodenblech, Tiefe 250 mm
- 5** Profil zur Kabeleinführung, mittig, siehe Seite 1046.
- 6** Kabeleinführungsbleche, Tiefe 100 mm, siehe Seite 1045. Kabeleinführungstüllen, siehe Seite 1046.
- 7** EMV-Bodenblech, siehe Seite 1032.
- 8** Kabelverschraubungen, siehe Seite 1054.
- 9** Profil zur Kabeleinführung, hinten, siehe Seite 1047.

Bestell-Beispiel:

CM 5120.500
(B/H/T 1000 x 1200 x 400 mm)

- links zweigeteilte Bodenbleche mit Klemmprofil
- rechts einteiliges Bodenblech

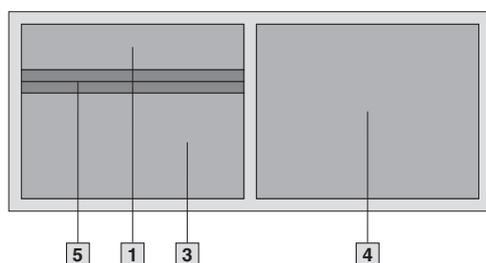

Benötigt werden:

- 5** 2 St. Profil zur Kabeleinführung, mittig TS 8802.100, siehe Seite 1046. (VE = 2 Satz)
- 1** 1 St. Bodenblech, Tiefe 50 mm, 5001.212
- 3** 1 St. Bodenblech, Tiefe 150 mm, 5001.220
- 4** 1 St. Bodenblech, Tiefe 250 mm, 5001.224