

Türen/Verschlüsse

Modulare Frontgestaltung für TS 8



Schublade

für TS

Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500/700 mm.

Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.

Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, Kunststoff-Handgriffe, Ausführung B, und Knebelgriff, Ausführung B.

Material:

Stahlblech

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

Inkl. Klappe und Befestigungsmaterial.

Höhe	Best.-Nr. TS	
	Breite 600 mm	Breite 800 mm
200 mm	8801.715	8801.915

! Zusätzlich wird benötigt:

Trennsteg, siehe Seite 941.

+ Zubehör:

Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 956.

Kunststoff-Handgriff, Ausführung B, siehe Seite 954.

Knebelgriffe, Ausführung B, siehe Seite 955.



Pultvorbau

für TS

Zum Einbau von

- Tastatur
- Anzeige- und Bedienelementen oben und unten mit verschraubten Abdeckplatten.

Material:

Stahlblech

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Höhe	Best.-Nr. TS	
	Breite 600 mm	
200 mm	8801.705	

! Zusätzlich wird benötigt:

Trennsteg, siehe Seite 941.



Seitenwände für Modulare Frontgestaltung

für TS

Zur Befestigung am vertikalen Schrankprofil innen.

Die Halterungen der Seitenwände TS 8106.235 (Seite 917) könnten mit den Befestigungen der Teiltüren kollidieren.

Material:

Stahlblech 1,5 mm

Oberfläche:

Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur.

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529

Lieferumfang:


2 Seitenwände, 16 Halterungen mit automatischem Potenzialausgleich.

Hinweis:

Einsetzbar auch bei Schränken ohne modulare Frontgestaltung!

1 Nutzbare Innenfläche

Für Schrank		Best.-Nr. TS
Höhe mm	Tiefe mm	
2000	600	8106.512
2000	800	8108.512

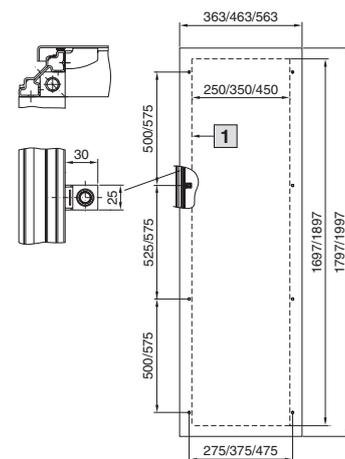

Aufsteller

für Blende, oben scharniert

5 Rasterstellungen bis zum max. Öffnungswinkel von ca. 85°.

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert.

VE	Best.-Nr. TS
2 St.	8801.260