
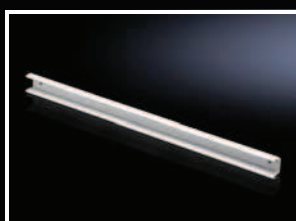


# Türen/Verschlüsse

## Modulare Frontgestaltung für Form 2-4

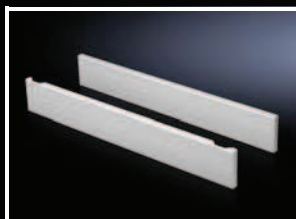

### Frontblenden

#### für SV-TS

Bei Verwendung von Teiltüren als oberer und unterer Höhenabschluss erforderlich.  
Höhe: 100 mm.

**Material:**  
Stahlblech, 2 mm

**Oberfläche:**  
Struktur

**Farbe:**  
RAL 7035

#### Lieferumfang:

2 Frontblenden inkl. Befestigungszubehör.

**! Zusätzlich wird benötigt:**

Trennsteg für SV-TS,  
siehe Seite 594.

**+ Zubehör:**

Aufrüstkit IP 43 für Frontblenden IP 2X,  
siehe Seite 594.

#### IP 54, geschlossen

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr. SV
400	1 Satz	9671.014
600	1 Satz	9671.016
800	1 Satz	9671.018

#### IP 2X, mit Belüftungsöffnung

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr. SV
400	1 Satz	9671.034
600	1 Satz	9671.036
800	1 Satz	9671.038

### Aufrüstkit IP 43

#### für Frontblenden IP 2X

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr. SV
400	1 Satz	9671.044
600	1 Satz	9671.046
800	1 Satz	9671.048

### Trennsteg

#### für SV-TS

Als Dichtungsteg zwischen:

- Frontblenden
- Abschlussblenden
- Teiltüren

**Material:**  
Stahlblech, 1 mm

**Farbe:**  
RAL 7035

**Lieferumfang:**  
Inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr. SV
400	5 St.	9671.004
600	5 St.	9671.006
800	5 St.	9671.008

### Dachrahmenstege, horizontal

#### für SV-TS

Als Dichtungsteg zwischen 300 mm hohen Frontblenden und Teiltüren erforderlich.

**Material:**  
Stahlblech, 1,5 mm

**Farbe:**  
RAL 7035

**Lieferumfang:**  
Inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Für Schrankbreite mm	Breite mm	VE	Best.-Nr. SV
400	308	2 St.	9672.004
600	508	2 St.	9672.006
800	708	2 St.	9672.008
1000	908	2 St.	9672.000 <sup>1)</sup>
1200	1108	2 St.	9672.002 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Lieferzeit auf Anfrage.