

Universalpulte TP



Systemausbau Seite 507 **Monitore, Tastaturen** Seite 706/707 **Klimatisierung** Seite 307

Material:

- Gehäuse, Bodenbleche: Stahlblech 1,5 mm
- Tür: Stahlblech, 2,0 mm
- Montageplatte: Stahlblech 3,0 mm

Oberfläche:

- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Schutzart NEMA:

- NEMA 12

Lieferumfang:

- Gehäuse mit Tür(en)
- Montageplatte
- Bodenbleche

Hinweis:


- Für Universalpult mit kurzer Fronttür: Zum Erhalt der Schutzart ist die Schublade oder der Pultvorbau zu montieren. Die Schublade für Tastatur kann nur ohne Montageplatte eingebaut werden.

Approbationen:

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- VDE

Technik im Detail:

- Finden Sie im Internet

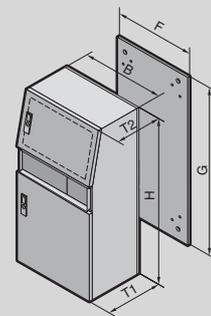

Ausführung	VE	mit kurzer Fronttür			mit hoher Fronttür	Seite
Breite (B) mm			600	600		
Höhe (H) mm			1300	1300		
Tiefe, unten (T1) mm			500	500		
Tiefe, oben (T2) mm			417,5	417,5		
Montageplattenbreite (F) mm			499	499		
Montageplattenhöhe (G) mm			1196	1196		
Best.-Nr.	1 St.		2694.500	2695.500		
Gewicht kg			77,0	80,0		
Zusätzlich wird benötigt						
Schublade	1 St.	-	-	4757.500	-	117
Pultvorbau	1 St.	2696.500	2696.500	-	-	117
Zubehör						
Sockel, komplett			s. Seite	s. Seite		519
Traverse	2 St.		8601.450	8601.450		520
Montagestege	20 St.		2325.000	2325.000		575
Kabelabfangschienen	2 St.		4191.000	4191.000		665
Verschluss-Systeme			ab Seite	ab Seite		562