

Hygienic Design

Zubehör



Nivellierfüße HD

Nutzen:

- Minimierung von Reinigungszeiten durch komplett abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde
- Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte
- Anreihungen auch bei Bodenschrägen realisierbar durch großen Nivellierbereich von 55 mm

Belastbarkeit:

- Max. 5000 N statisch je Nivellierfuß

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen

Gewinde	Nivellierbereich mm	Bodenbefestigung	VE	Best.-Nr.
M12	120 – 175	ohne	4 St.	4000.200
		mit	4 St.	4000.210



Wandabstandshalter HD

Nutzen:

- Schafft Raum für die Reinigung auch hinter dem Gehäuse
- Verkürzte Montagezeit durch Entfall einer sonst notwendigen umlaufenden Abdichtung
- Mehr Hygienesicherheit durch Vermeiden eines nicht kontrollierbaren Totraums bzw. Spaltes zwischen Gehäuse und Wand

Funktionsweise:

- Montage an der Wand wahlweise von der Gehäuseinnenseite über Durchgangsloch (max. M8) oder von hinten über integriertes Gewinde M10

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Lieferumfang:



- Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen

Wandabstand mm	VE	Best.-Nr.
50	1 St.	4000.100

Befestigungsalternativen:

Befestigung von innen

Befestigung von außen

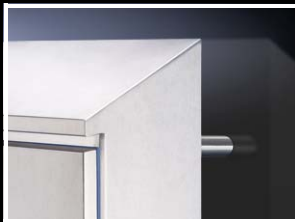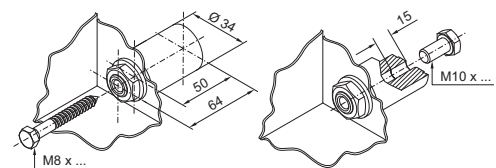

Schaltschrank-Schlüssel HD

VE	Best.-Nr.
1 St.	2549.600



Bit HD

für Universalschlüssel 2549.500

Siehe Seite 573

VE	Best.-Nr.
1 St.	2549.510



Vorreiberverschluss HD

Ausführung im Hygienic Design für eine leichte und sichere Reinigung.

Einsatzgebiete:

- Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl (außer 1017.XXX und 1019.XXX)
- Integration in kundenspezifischen Anwendungen, z. B. Abdeckungen von Maschinenverkleidungen

Material:

- Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

VE	Best.-Nr.
1 St.	2304.010

Zubehör:

- Schaltschrank-Schlüssel HD, siehe Seite 172