

Kompakt-Schaltschränke AE



Systemausbau Seite 507 AE Stahlblech Seite 46 Hygienic Design Seite 171

Material:

- Gehäuse: Edelstahl
- Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Montageplatte: Stahlblech

Oberfläche:

- Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 240
- Montageplatte: verzinkt

Lieferumfang:


- Gehäuse mit Tür(en)
 - Montageplatte
- Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.

Approbationen:

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas
- VDE

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

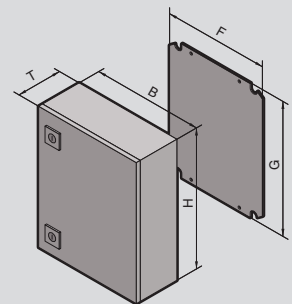

Edelstahl

Breite (B) mm	VE	200	200	200	300	380	380	Seite
Höhe (H) mm		300	300	300	300	300	300	
Tiefe (T) mm		120	155	155	210	155	210	
Montageplattenbreite (F) mm		162	162	162	254	344	334	
Montageplattenhöhe (G) mm		275	275	275	275	275	275	
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	■	-	■	■	■	■	
	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)	-	■	-	-	-	-	
Material Verschluss	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)	-	■	-	-	-	-	
	Zink-Druckguss, vernickelt	■	-	■	■	■	■	
Best.-Nr.	1 St.	1001.600	1002.500	1002.600	1003.600	1004.600	1011.600	
Gewicht kg		3,6	4,1	4,1	6,9	7,4	8,4	
Schutzart IP nach IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Schutzart NEMA		NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	
Produktspezifischer Lieferumfang								
Tür(en)		1	1	1	1	1	1	
Vorreiberverschluss		1	1	1	2	1	2	
3-Punkt-Verschluss-System		-	-	-	-	-	-	
Zubehör								
Schienen für Innenausbau	4 St.	-	-	-	2383.210	-	2383.210	605
Regendächer, Edelstahl	1 St.	-	2470.000	2470.000	2361.000	2471.000	2472.000	580
Wandbefestigungshalter	4 St.	2433.000	2433.500	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	587
Wandbefestigungswinkel	4 St.	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	588
Mastbefestigung	1 Satz	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	589
Vorreiberverschlüsse	1 St.	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	570
Vorreiberverschluss HD	1 St.	2304.010	2304.010	2304.010	2304.010	2304.010	2304.010	172
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	563

Kompakt-Schaltschränke AE

Edelstahl

Breite (B) mm	VE	300	300	380	380	600	400	Seite
Höhe (H) mm		380	380	380	380	380	500	
Tiefe (T) mm		210	210	210	210	210	210	
Montageplattenbreite (F) mm		275	275	334	334	549	354	
Montageplattenhöhe (G) mm		334	334	355	355	355	475	
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	-	■	-	■	■	■	
	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)	■	-	■	-	-	-	
Material Verschluss	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)	■	-	■	-	-	-	
	Zink-Druckguss, vernickelt	-	■	-	■	■	■	
Best.-Nr.	1 St.	1005.500	1005.600	1006.500	1006.600	1009.600	1015.600	
Gewicht kg		8,4	8,4	9,8	9,8	14,6	12,9	
Schutzart IP nach IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Schutzart NEMA		NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	
Produktspezifischer Lieferumfang								
Tür(en)		1	1	1	1	1	1	
Vorreiberverschluss		1	1	1	1	1	2	
3-Punkt-Verschluss-System		-	-	-	-	-	-	
Zubehör								
Schienen für Innenausbau	4 St.	2383.210	2383.210	2383.210	2383.210	2383.210	2383.210	605
Regendächer, Edelstahl	1 St.	2361.000	2361.000	2472.000	2472.000	2473.000	-	580
Wandbefestigungshalter	4 St.	2433.500	2433.000	2433.500	2433.000	2433.000	2433.000	587
Wandbefestigungswinkel	4 St.	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	588
Mastbefestigung	1 Satz	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	589
Vorreiberverschlüsse	1 St.	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	570
Vorreiberverschluss HD	1 St.	2304.010	2304.010	2304.010	2304.010	2304.010	2304.010	172
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	563

Edelstahl

Breite (B) mm	VE	500	500	380	600	600	600	Seite
Höhe (H) mm		500	500	600	600	600	760	
Tiefe (T) mm		210	300	210	210	210	210	
Montageplattenbreite (F) mm		449	449	334	549	549	549	
Montageplattenhöhe (G) mm		470	470	570	570	570	730	
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	■	■	■	-	■	■	
	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)	-	-	-	■	-	-	
Material Verschluss	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)	-	-	-	■	-	-	
	Zink-Druckguss, vernickelt	■	■	■	-	■	■	
Best.-Nr.	1 St.	1007.600	1013.600	1008.600	1010.500	1010.600	1012.600	
Gewicht kg		15,7	18,4	15,1	23,5	23,5	30,2	
Schutzart IP nach IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Schutzart NEMA		NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	
Produktspezifischer Lieferumfang								
Tür(en)		1	1	1	1	1	1	
Vorreiberverschluss		2	2	2	2	2	2	
3-Punkt-Verschluss-System		-	-	-	-	-	-	
Zubehör								
Schienen für Innenausbau	4 St.	2383.210	2383.300	2383.210	2383.210	2383.210	2383.210	605
Regendächer, Edelstahl	1 St.	2362.000	-	2472.000	2473.000	2473.000	2473.000	580
Wandbefestigungshalter	4 St.	2433.000	2433.000	2433.000	2433.500	2433.000	2433.000	587
Wandbefestigungswinkel	4 St.	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	588
Mastbefestigung	1 Satz	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	589
Vorreiberverschlüsse	1 St.	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	570
Vorreiberverschluss HD	1 St.	2304.010	2304.010	2304.010	2304.010	2304.010	2304.010	172
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	563

Kompakt-Schaltschränke AE

Edelstahl

Breite (B) mm	VE	760	800	1000	800	1000	1000	Seite
Höhe (H) mm		760	1000	1000	1200	1200	1200	
Tiefe (T) mm		300	300	300	300	300	300	
Montageplattenbreite (F) mm		704	739	939	740	940	940	
Montageplattenhöhe (G) mm		730	955	955	1155	1155	1155	
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	■	■	■	■	–	■	
	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)	–	–	–	–	■	–	
Material Verschluss	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	–	–	–	■	■	■	
	Zink-Druckguss, vernickelt	■	■	■	–	–	–	
Best.-Nr.	1 St.	1014.600	1016.600	1018.600	1017.600	1019.500	1019.600	
Gewicht kg		42,5	52,9	71,0	61,5	76,0	76,0	
Schutzart IP nach IEC 60 529		IP 66	IP 66	IP 55	IP 66	IP 55	IP 55	
Schutzart NEMA		NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 12	NEMA 4X	NEMA 12	NEMA 12	
Produktspezifischer Lieferumfang								
Tür(en)		1	1	2	1	2	2	
Vorreiberverschluss		2	2	2	–	–	–	
3-Punkt-Verschluss-System		–	–	–	■	■	■	
Zubehör								
Schienen für Innenausbau	4 St.	2383.300	2383.300	2383.300	2383.300	2383.300	2383.300	605
Regendächer, Edelstahl	1 St.	2474.000	2475.000	2363.000	2475.000	2363.000	2363.000	580
Wandbefestigungshalter	4 St.	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.500	2433.000	587
Wandbefestigungswinkel	4 St.	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	588
Mastbefestigung		–	–	–	–	–	–	
Vorreiberverschlüsse	1 St.	2304.000	2304.000	2304.000	–	–	–	570
Vorreiberverschluss HD	1 St.	2304.010	2304.010	2304.010	–	–	–	172
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	563

Systemausbau



Kabelverschraubung HD

Siehe Seite 659