

System-Einzelschränke SE 8



Systemausbau Seite 507 SE 8 Stahlblech Seite 81

Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.

Material und Oberfläche:

- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt
- Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Schutzart NEMA:

- NEMA 12

Lieferumfang:

- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
- Tür(en)
- Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
- Rückwand, einteilig, abschraubbar
- Montageplatte
- Bodenbleche
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Hinweis:


- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschrabe einzusetzen.

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

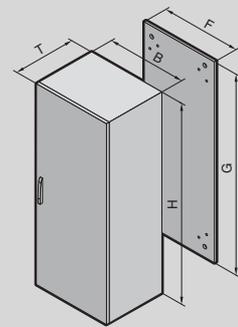

Edelstahl

Breite (B) mm	VE	600	600	800	800	1000	1200	Seite
Höhe (H) mm		1600	1800	1800	2000	1800	2000	
Tiefe (T) mm		400	500	500	600	400	500	
Montageplattenbreite (F) mm		499	499	699	699	899	1099	
Montageplattenhöhe (G) mm		1496	1696	1696	1896	1696	1896	
Best.-Nr.	1 St.	5850.500	5851.500	5852.500	5853.500	5854.500	5855.500	
Tür(en)		1	1	1	1	1	2	
Gewicht kg		87,0	99,0	121,0	139,0	133,0	196,0	

Zubehör								
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8701.040	8701.050	8701.050	8701.060	8701.040	8701.050	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8701.600	8701.600	8701.800	8701.800	8701.000	8701.200	518
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8702.040	8702.050	8702.050	8702.060	8702.040	8702.050	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8702.600	8702.600	8702.800	8702.800	8702.000	8702.200	518
Transportösen	4 St.	4568.500	4568.500	4568.500	4568.500	4568.500	4568.500	586
Schiensysteme		ab Seite	602					
Kabelabfangschienen	2 St.	4191.000	4191.000	4192.000	4192.000	4336.000	4196.000	665
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	521
Schaltplantaschen aus Stahlblech	1 St.	4116.000	4116.000	4118.000	4118.000	4124.000	4116.000	578
Innensechsrund-Blechschraben	300 St.	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	625
Systemleuchten		ab Seite	634					
Erdungsbänder		s. Seite	644					
Aufrastmutter TS		s. Seite	618					
Kabelkanal für vertikales TS Profil		s. Seite	663					
Türarretierungen		ab Seite	578					
Verschluss-Systeme		ab Seite	563					