

# Boden

## Boden



### Bodenblech

#### für TS-IT

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

- **Bodenblech-Set**  
Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung
- **Bodenblech-Module**  
Module entsprechend der Anwendung auswählen

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial



#### Zubehör:

- Klemmteile für Bodenbleche, siehe Seite 524

### Für Schranktiefe 600 mm


A Bodenblech-Set	VE	Benötigte VE	Für Schrankbreite mm	
			600	800
Bodenblech geschlossen, mit Schiebblech, mehrteilig	1 Satz	1	-	5502.510

Bodenblech-Module	VE	Benötigte VE	Für Schrankbreite mm	
			600	800

B 1 Modulblech nach Wahl			Best.-Nr.	
Bodenblech, Tiefe 150 mm	1 St.	1	5001.218	5001.219
Schiebblech, Tiefe 150 mm	1 St.	1	5001.239	5001.240
Modulblech, Tiefe 237,5 mm	1 St.	Kabeleinführung mit Bürste	7825.361	7825.381
		Belüftet	7825.360	7825.380
		Kabeleinführung mit Bürste hochdicht	7825.367	7825.387
		Kabeleinführung seitlich	-	7825.388

C Kabeleinführung hinten oder vorne			Best.-Nr.	
Bodenblech, Tiefe 100 mm	1 St.	2	5001.214	5001.215
Schiebblech, Tiefe 150 mm	1 St.	2	5001.239	5001.240
Elastisches Klemmprofil	3 m	1	2573.000	2573.000

D Kabeleinführung mittig			Best.-Nr.	
Bodenblech, Tiefe 100 mm	1 St.	2	5001.214	5001.215
Schiebblech, Tiefe 150 mm	1 St.	2	5001.239	5001.240
Profil zur Kabeleinführung, mittig	1 Satz	1	8802.060	8802.080

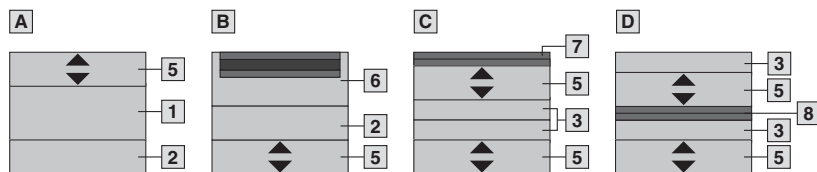

- 1 Bodenblech, Tiefe 250 mm
- 2 Bodenblech, Tiefe 150 mm
- 3 Bodenblech, Tiefe 100 mm
- 4 Bodenblech, Tiefe 50 mm
- 5 Schiebblech, Tiefe 150 mm
- 6 Modulblech, Tiefe 237,5 mm
- 7 Elastisches Klemmprofil
- 8 Profil zur Kabeleinführung, mittig



#### Zusätzlich wird benötigt:

- Bodenaufnahme, siehe Seite 524