




### Für Schranktiefe 1200 mm

A Bodenblech-Set	VE	Benötigte VE	Für Schrankbreite mm	
			600	800
			Best.-Nr.	
Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig	1 Satz	1	5502.560	5502.570

Bodenblech-Module	VE	Benötigte VE	Für Schrankbreite mm		
			600	800	
			Best.-Nr.		
<b>B 1 Modulblech nach Wahl</b>					
Bodenblech, Tiefe 250 mm	1 St.	3	5001.222	5001.223	
Schiebeblech, Tiefe 150 mm	1 St.	1	5001.239	5001.240	
Modulblech, Tiefe 237,5 mm	1 St.	1	Kabeleinführung mit Bürste	7825.361	7825.381
			Belüftet	7825.360	7825.380
			Kabeleinführung mit Bürste hochdicht	7825.367	7825.387
			Kabeleinführung seitlich	-	7825.388
<b>C 2 Modulbleche nach Wahl</b>					
Bodenblech, Tiefe 250 mm	1 St.	2	5001.222	5001.223	
Bodenblech, Tiefe 50 mm	1 St.	1	5001.210	5001.211	
Schiebeblech, Tiefe 150 mm	1 St.	1	5001.239	5001.240	
Modulblech, Tiefe 237,5 mm	1 St.	2	Kabeleinführung mit Bürste	7825.361	7825.381
			Belüftet	7825.360	7825.380
			Kabeleinführung mit Bürste hochdicht	7825.367	7825.387
			Kabeleinführung seitlich	-	7825.388
<b>D Kabeleinführung hinten oder vorne</b>					
Bodenblech, Tiefe 250 mm	1 St.	2	5001.222	5001.223	
Bodenblech, Tiefe 150 mm	1 St.	3	5001.218	5001.219	
Schiebeblech, Tiefe 150 mm	1 St.	1	5001.239	5001.240	
Elastisches Klemmprofil	3 m	1	2573.000	2573.000	
<b>E Kabeleinführung mittig</b>					
Bodenblech, Tiefe 250 mm	1 St.	2	5001.222	5001.223	
Bodenblech, Tiefe 150 mm	1 St.	3	5001.218	5001.219	
Schiebeblech, Tiefe 150 mm	1 St.	1	5001.239	5001.240	
Profil zur Kabeleinführung, mittig	1 Satz	1	8802.060	8802.080	

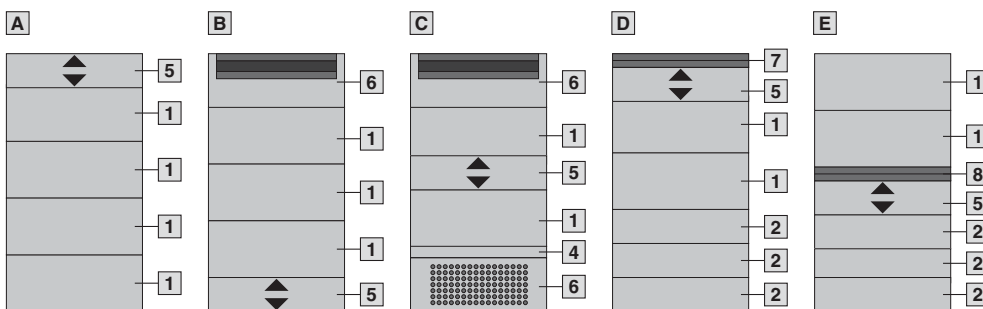

- 1 Bodenblech, Tiefe 250 mm
- 2 Bodenblech, Tiefe 150 mm
- 3 Bodenblech, Tiefe 100 mm
- 4 Bodenblech, Tiefe 50 mm
- 5 Schiebeblech, Tiefe 150 mm
- 6 Modulblech, Tiefe 237,5 mm
- 7 Elastisches Klemmprofil
- 8 Profil zur Kabeleinführung, mittig

**! Zusätzlich wird benötigt:**

- Bodenaufnahme, siehe Seite 524