

Scharnierbefestigung

für Teilmontageplatte TS, SE

Material:

– Stahl

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
1 Satz	8614.100

! Zusätzlich wird benötigt:

- [1] Einbausatz für Schwenkrahmen, klein, für Schrankbreite 600 mm 2377.860, 800 mm 2377.880, siehe Seite 678
- [2] PS Montage-Chassis 23 x 73 mm entsprechend der Schranktiefe, siehe Seite 611, Kombi-Haltestücke 8800.330, siehe Seite 620, je nach Einbaulage



Seitlicher Einbau:
In Verbindung mit Scharnier, für Seitenwand, siehe Seite 535, ist bei einer Schranktiefe von 600 oder 800 mm der seitliche Einbau identisch mit dem Einbau parallel zur Front

Beispiele

Jeweils in oberster oder unterster Position

vorne



zurückversetzt

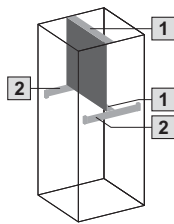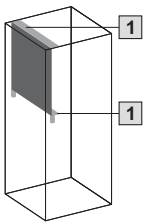


Jeweils in mittiger Position

vorne

zurückversetzt

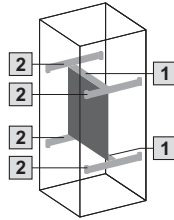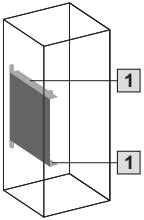

Seitlicher Einbau

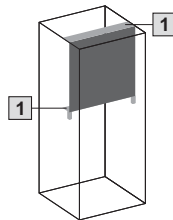

Teilmontageplatten, einhängbar

für TS, SE, TP

Zum Einbau in

- Pultober- und -mittelteil an Systemschienen für den Innenausbau
- Pultunterteil seitlich an in der Tiefe montierten System-Chassis oder Montagestegen
- andere Schaltschränke an Schienen mit Lochungen im 25 mm-Raster

Zur einfachen Montage an vorzumontierenden Befestigungsschrauben. Anreihen durch seitliches Verschrauben möglich.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr.
200	437	1 St.	6730.310
500	437	1 St.	6730.330
700	437	1 St.	6730.340

Für Pultober-/ -mittelteil Breite mm	Max. einbaubare Teilmontageplatten
600	1 x 6730.330
800	1 x 6730.340
1200	2 x 6730.310 1 x 6730.340
1600	1 x 6730.330 1 x 6730.340

[1] Ab Breite 500 mm

