

19"-Ausbautechnik

Zölliger Ausbau



Blindplatten, 482,6 mm (19")

Für den Einbau in Elektronik-Schränke oder Gehäuse.


Material:

– Aluminium

Oberfläche:

– Natur eloxiert

HE	VE	Best.-Nr.
1	3 St.	1931.200
2	3 St.	1932.200
3	3 St.	1933.200
4	3 St.	1934.200
6	3 St.	1936.200
7	3 St.	1935.200
9	3 St.	1939.200
12	3 St.	1937.200

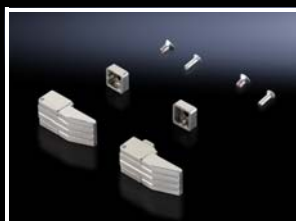

Scharnier

für Blindplatten

Material:

– Zink-Druckguss


Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
2 St.	1950.000

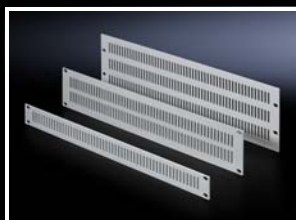

Belüftungsfrontplatten

Für die Belüftung von Schränken und Gehäusen.

Material:

– Aluminium

Oberfläche:

– Natur eloxiert

Breite	HE	VE	Best.-Nr.
482,6 mm (19")	1	3 St.	2231.000
482,6 mm (19")	2	3 St.	2232.000
482,6 mm (19")	3	3 St.	2233.000



Luftleitblech

für TS-IT

- Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems
- Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschöttung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene
- Bei Breite 800 mm zusätzlich 6 x 1 HE Blindpanel inklusive

Material:

– Stahlblech, Kunststoff UL 94-V0

Oberfläche:

– Lackiert

Farbe:

– RAL 9005

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Breite x Höhe mm	VE	Best.-Nr.
600 x 2000	1 Satz	5501.805
800 x 2000	1 Satz	5501.815
600 x 2200	1 Satz	5501.825
800 x 2200	1 Satz	5501.835

