

System-Einzelschränke SE 8



Systemausbau Seite 507 SE 8 Edelstahl Seite 184

Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.

Material und Oberfläche:

- Gehäuse: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Tür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt
- Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Schutzart NEMA:

- NEMA 12

Lieferumfang:


- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
- Tür(en)
- Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
- Montageplatte
- Bodenbleche
- Rückwand, abschraubbar
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

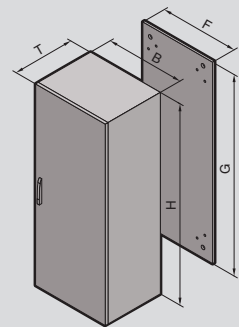

Breite 600 – 800 mm

Breite (B) mm	VE	600	800	800	800	800	Seite
Höhe (H) mm		1800	1800	2000	2000	2000	
Tiefe (T) mm		400	400	400	500	600	
Montageplattenbreite (F) mm		499	699	699	699	699	
Montageplattenhöhe (G) mm		1696	1696	1896	1896	1896	
Best.-Nr.	1 St.	5830.500	5831.500	5832.500	5833.500	5834.500	
Tür(en)		1	1	1	1	1	
	Rückwand, einteilig	■	■	■	■	■	
Gewicht kg		99,0	118,0	131,0	134,0	142,0	

Zubehör

Sockel		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	510
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	520
Transportösen	4 St.	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	586
Schienensysteme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	602
TS System-Chassis 23 x 73 mm	4 St.	8612.560	8612.580	8612.580	8612.550	8612.560	607
Kabeleinführungsbleche	2 St.	8800.060	8800.080	8800.080	8800.080	8800.080	650
Profil zur Kabeleinführung, hinten	1 Satz	8802.065	8802.085	8802.085	8802.085	8802.085	652
Kabelabfangschielen	2 St.	4191.000	4192.000	4192.000	4192.000	4192.000	665
C-Profileschielen 30/15	6 St.	4944.000	4945.000	4945.000	4945.000	4945.000	612
Schaltplantaschen aus Stahlblech		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	578
Scharniere 180°		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	574
Systemleuchten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	634
Erdungsbänder		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	644
TS Montage-Chassis 45 x 88 mm	2 St.	8612.660	8612.680	8612.680	s. Seite	s. Seite	608
TS Montageschiene 25 x 38 mm	2 St.	8612.760	8612.780	8612.780	s. Seite	s. Seite	608
TS Montageschiene 18 x 38 mm		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	609
Türarretierung für Fluchtwege	1 St.	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	578
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	561

System-Einzelschränke SE 8

Breite 1000 – 1800 mm

Breite (B) mm	VE	1000	1200	1200	1200	1200	1600	1800	Seite
Höhe (H) mm		1800	1800	2000	2000	2000	1800	2000	
Tiefe (T) mm		400	400	400	500	600	400	500	
Montageplattenbreite (F) mm		899	1099	1099	1099	1099	1499	1699	
Montageplattenhöhe (G) mm		1696	1696	1896	1896	1896	1696	1896	
Best.-Nr.	1 St.	5840.500	5841.500	5843.500	5844.500	5845.500	5842.500	5846.500	
Tür(en)		2	2	2	2	2	2	2	
	Rückwand, einteilig	■	■	■	■	■	–	–	
	Rückwand, zweiteilig	–	–	–	–	–	■	■	
Gewicht kg		145,0	175,0	193,0	195,0	210,0	222,0	273,0	

Zubehör

Sockel		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	510
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	520
Transportösen	4 St.	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	586
Schienensysteme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	602
TS System-Chassis 23 x 73 mm	4 St.	8612.500	8612.520	8612.520	s. Seite	s. Seite	–	8612.550	607
Kabeleinführungsbleche	4 St.	8800.100	8800.120	8800.120	8800.120	8800.120	–	–	650
Profil zur Kabeleinführung, hinten	2 Satz	8802.105	8802.125	8802.125	8802.125	8802.125	8802.165	–	652
Kabelabfangschienen	2 St.	4336.000	4196.000	4196.000	4196.000	4196.000	4338.000	4339.000	665
C-Profilschienen 30/15	6 St.	4946.000	4947.000	4947.000	4947.000	4947.000	–	–	612
Schaltplataschen aus Stahlblech	1 St.	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	4123.000	578
Scharniere 180°		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	574
Systemleuchten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	634
Erdungsbänder		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	644
TS Montage-Chassis 45 x 88 mm	2 St.	–	–	–	8612.650	8612.660	–	8612.650	608
TS Montageschiene 25 x 38 mm	2 St.	–	–	–	8612.750	8612.760	–	8612.750	608
TS Montageschiene 18 x 38 mm	4 St.	8612.240	8612.240	8612.240	8612.250	8612.260	8612.240	8612.250	609
Türarretierung für Fluchtwege	1 St.	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	578
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	561

Neu





Perforex

Siehe Seite 488