

# Türen/Verschlüsse

## Sichtfenster/Bedientableaus



### Sichtfenster

#### Edelstahl

Serienmäßig ausgestattet mit innenliegenden 130°-Scharnieren und umlaufender Dichtung. Der Doppelbart-Verschluss-Einsatz ist austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A sowie Ergoform-S-Griff 2452.000.

#### Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Einscheiben-Sicherheitsglas

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 54


#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.
522	600	38	<b>2793.560</b>

#### Zubehör:

- Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 680
- Ergoform-S-Griff 2452.000, siehe Seite 678

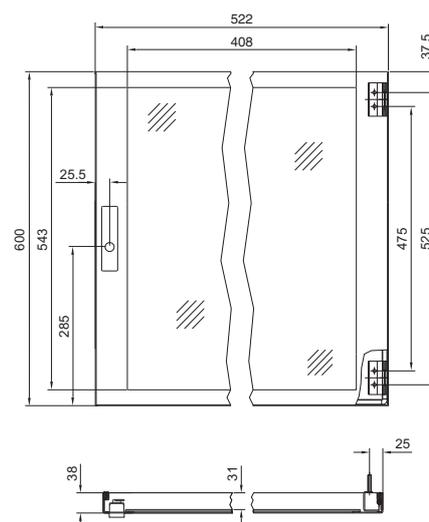

### Monitorrahmen

#### für Türbreite 600 und 800 mm

Zur Verkleidung eines Türausbruchs für alle gängigen Monitore bis 482,6 mm (19').

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 54

#### Lieferumfang:

- Inkl. Sicherheitsglasscheibe

Abmessungen	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
Außenabmessung	470	430	<b>2305.000</b>
Sichtfläche	375	325	
Benötigter Ausbruch	415	375	



### Beschriftungsleisten

Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür, inkl. Klarsicht-Schutzfolie und Befestigungsmaterial.

Für Textstreifen:

Breite: Schrankbreite -150 mm

Höhe: 29 mm

Stärke: 0,75 mm

#### Farbe:

- RAL 7033

Für Schrankbreite mm	Best.-Nr.
600	<b>2403.000</b>
800	<b>2404.000</b>