

Gleitschienen, tiefenvariabel für TS IT, TE

Anwendungen:

- Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren Befestigungsebene
- Zur Unterstützung schwerer Einbauten
- Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände

Vorteile:

- Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
- Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systemlochung stehen zur Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfügung.
- Alternativ ist die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung möglich

Einbaumöglichkeiten:

- 482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten
- 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm

19"-Ebenenabstand mm	Belastbarkeit (statisch)	VE	Best.-Nr.
400 - 600	80 kg	2 St.	5501.460
600 - 900	150 kg	2 St.	5501.480



Gleitschienen, Schwerlast für TS IT, TE

Für L-förmige Profilschienen oder 482,6 mm (19")-Montagerahmen und einem vormontierten Ebenenabstand von 745 mm. Durch Einhängeklaschen für die hintere Ebene leicht und schnell zu montieren.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt



Belastbarkeit:

- 100 kg Flächenlast

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

19"-Ebenenabstand mm	Auflagefläche, Breite mm	Auflagefläche, Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
745	50	734	2 St.	7063.740

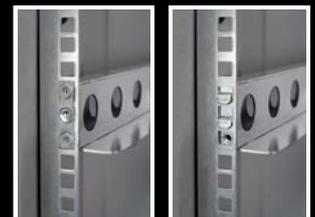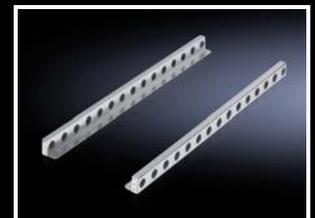

Gleitschienen für TS IT, TE

Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren 19"-Befestigungsebene. Mit den Gleitschienen können schwere zöllige Komponenten unterstützt werden.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Belastbarkeit:

- 80 kg, statische Last

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

19"-Ebenenabstand mm	Auflagefläche, Breite mm	Auflagefläche, Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
395	85	324	2 St.	7963.310
495	85	424	2 St.	7963.410
595	85	524	2 St.	7963.510
695	85	624	2 St.	7963.610
795	85	724	2 St.	7963.710

