

RiLine Zubehör

für OM-Adapter/-Träger

Tragschienen 35 x 10 mm

für OM-Adapter/-Träger

Zur Befestigung am Adapterchassis und Tragrahmen.

Material:

– Polyamid (PA 6.6)

Farbe:

– RAL 9005

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsschrauben

Hinweis:

– UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger

Ausführung	Breite mm	Mit Verschiebeschutz ¹⁾	VE	Best.-Nr.
TS 45C	45	■	5 St.	9342.850
TS 45D	45	–	5 St.	9342.860
TS 45D-V ²⁾	45	–	5 St.	9342.870
TS 55C	55	■	5 St.	9342.920
TS 55D	55	–	5 St.	9342.930
TS 55D-V ²⁾	55	–	5 St.	9342.940

¹⁾ Verschiebeschutz für Motorschutzschalter

²⁾ Tragschiene nur geeignet zur rasterunabhängigen Montage auf Tragrahmen



Tragschienen 35 x 15 mm

für OM-Adapter/-Träger

Zur Befestigung am Adapterchassis.

Material:

– Stahlblech


Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz

Breite mm	VE	Best.-Nr.
45	5 St.	9342.880
55	5 St.	9342.950

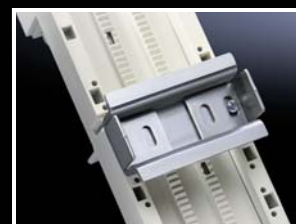

Tragschienen 35 x 7,5 mm

für OM-Adapter/-Träger

Zum Aufbau auf 55 mm breite OM-Adapter/-Träger mit rechts- und linksseitig angebauten 10 mm breiten Steckleisten.

Anordnung der Befestigungsbohrung für mittigen Aufbau auf 55 mm breitem Adapterchassis oder Tragrahmen.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz

Breite mm	VE	Best.-Nr.
72	5 St.	9342.980



Steckleisten

für OM-Adapter/-Träger

Zur Erweiterung der Baubreite im 10 mm-Raster. Beidseitig beliebig oft anreihbar. Mit integriertem Kabelkanal.

Material:

– Polyamid (PA 6.6)

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Inkl. 6 Verbindungspins

Breite mm	Approbationen	VE	Best.-Nr.
10	UL	2 St.	9340.290

