

Einschublüfter für 482,6 mm (19")



Zubehör für Klimatisierung Seite 369

Lieferumfang:


- Anschlussfertig verdrahtete Einheit
- Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial

Approbationen:

Finden Sie im Internet

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

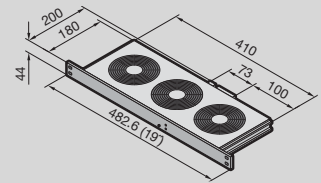

Luftleistung 320 – 480 m³/h

Best.-Nr.	VE	3340.230	3341.115	3341.230	3342.024	3342.230	3342.500	Seite
Mit Überwachung		-	-	-	-	-	■	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	24 (DC)	230, 1~, 50/60	115 - 230, 1~, 50/60 24 (DC)	
Luftleistung freiblasend m³/h		320	480	480	480	480	480	
Lüfteranzahl		2	3	3	3	3	3	
Achsenabstand mm		85	85	85	105	105	105	
Bemessungsstrom A		0,24 / 0,22	0,69 / 0,69	0,36 / 0,33	0,74	0,36 / 0,33	0,85	
Vorsicherung A		6	6	6	6	6	6	
Breite mm		482,6	482,6	482,6	482,6	482,6	482,6	
Höhe mm		44	44	44	44	44	44	
Tiefe mm		200	200	200	200	200	200	
Betriebstemperaturbereich		-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	
Schalldruckpegel dB(A)		51	52	51	51	51	51	
Zubehör								
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Drehzahlregler	1 St.	3120.200	3120.200	3120.200	-	3120.200	-	381